


品番 : EA426CW-122A

品名 : R 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ

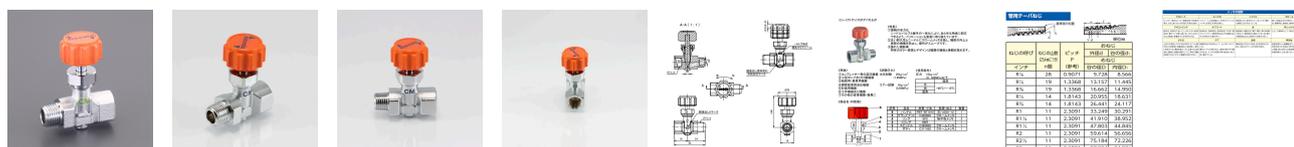

販売価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
カタログ価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/23 16:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	CM-1022R
取付ねじ	雄: R1/4" 雌: Rc1/4"	使用圧力	0.98MPa以下
使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		
外・内ネジ型のストレートタイプ			
一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側がテーパ(Rc)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。			
最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.