


品番：EA426DS-33

品名：R 3/8"×R 3/8" ニードルバルブ(アングル型)



販売価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 04:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		

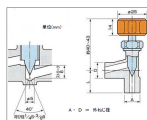

品番	規格	材質	寸法
EA426DS-33	R3/8"	真鍮	φ10.0
EA426DS-33A	R3/8"	真鍮	φ10.0

品番	規格	材質	寸法
EA426DS-33	R3/8"	真鍮	φ10.0
EA426DS-33A	R3/8"	真鍮	φ10.0


仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	CS-3033
取付ねじ	R3/8"×R3/8"	使用圧力	0.98MPa以下
使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		

両外ネジ型のアングルタイプ

一次側、二次側共にテーパ(R)外ネジのタイプで、機器等への取り付け可能な小型のニードルバルブです。

代替品

	品番 EA426DS-33A コメント 変更点: RoHS指令相当品へ変更
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.