 



品番：EA440A-120

品名：20A 熱伸縮配管用吊車(組式)



販売価格	645円(税抜) / 710円(税込)		
カタログ価格	645円(税抜) / 710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/14 02:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1124ページ		

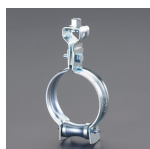

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10593-0015
用途	熱伸縮配管の支持	適合管外径	27.2mm
使用ボルト	M6×20mm	吊ボルト径	W3/8"
径称	20A	呼び径	3/4
材質	バンド:スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉:鉄製SUM22 (電気亜鉛メッキ)	重量(g)	106g

熱伸縮配管用のローラーバンド。

ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。

配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.