


品番：EA440A-300

品名：100A 熱伸縮配管用吊車(置式)

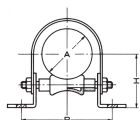

販売価格	3,190円(税抜) / 3,509円(税込)		
カタログ価格	3,190円(税抜) / 3,509円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 06:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1124ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10590-0090
用途	熱伸縮配管の支持	適合管外径	114.3mm
径称	100A	呼び径	4
材質	ガイド金具・L金具: スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉: 鋳鉄製	重量(g)	1227g
取付穴径	14.5mm	ガイド金具	板厚: 3.2mm、板幅: 32mm

熱伸縮配管用のローラーバンド。

ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。

配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。

置式ローラーにガイドが付いた製品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.