
 


品番：EA440AF-29

品名：7-30m 厚用 H鋼支持金具

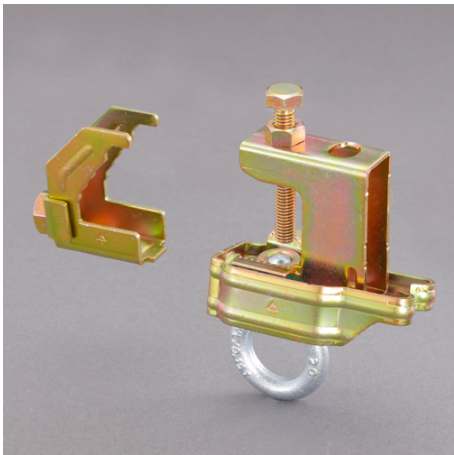

販売価格	1,640円(税抜)／1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜)／1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/24 09:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1122ページ		



仕様

メーカー	未来工業	型番	SGMY
用途	振れ止めワイヤーの取り付け用	適合寸法	H形鋼:鋼材厚7～30mm
許容静荷重	垂直:980N(100kgf) 斜め(45°以内):490N(50kgf)	サイズ(W×D×H)mm	134.7×42×133
材質	SPHC		
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。			
H形鋼に取り付けるにはW3/8"寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。			
アイボルト付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.