


品番：EA440BE-15

品名：15A 鋼管用ユーボルト

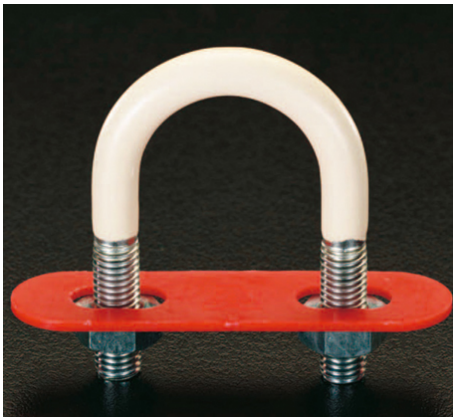

販売価格	370円(税抜) / 407円(税込)		
カタログ価格	370円(税抜) / 407円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2025/09/09 02:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1172ページ		



ガス管			
規格	外径	呼び径	重量
15A	21.7	1/2	2.0
20A	27.0	3/4	3.0
25A	33.0	1	4.0
30A	39.0	1 1/4	5.0
40A	48.0	1 1/2	7.0
50A	57.0	2	9.0
60A	66.0	2 1/4	11.0
75A	81.0	3	15.0
90A	96.0	3 1/2	19.0
100A	108.0	4	22.0

鋼管用			
規格	外径	呼び径	重量
15A	21.7	1/2	2.0
20A	27.0	3/4	3.0
25A	33.0	1	4.0
30A	39.0	1 1/4	5.0
40A	48.0	1 1/2	7.0
50A	57.0	2	9.0
60A	66.0	2 1/4	11.0
75A	81.0	3	15.0
90A	96.0	3 1/2	19.0
100A	108.0	4	22.0

仕様

メーカー	アカギ	型番	A12114-0019
径称	15A	呼び径	1/2
適合管外径	21.7mm	ねじ径	M10
耐熱常温	100℃	材質	スチール
赤色のプレート部分材質	ポリプロピレン		
SGP管用			
電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装			
電気亜鉛メッキ仕上げ			
厚肉ステンレス鋼管にも使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.