


品番：EA440BE-32

品名：32A 鋼管用ユーボルト

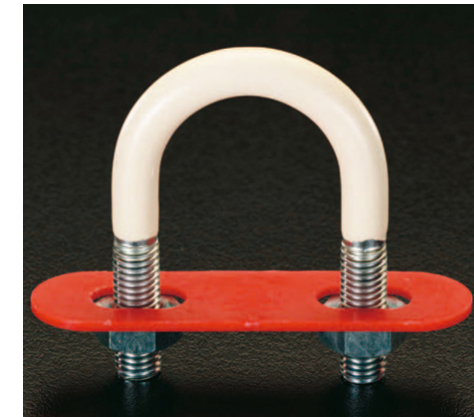

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 450円(税抜)／ 495円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 450円(税抜)／495円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2025/12/14 21:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1172ページ                      |      |   |



仕様

|                       |         |     |             |
|-----------------------|---------|-----|-------------|
| メーカー                  | アカギ     | 型番  | A12114-0042 |
| 径称                    | 32A     | 呼び径 | 1・1/4       |
| 適合管外径                 | 42.7mm  | ねじ径 | M10         |
| 耐熱常温                  | 100℃    | 材質  | スチール        |
| 赤色のプレート部分材質           | ポリプロピレン |     |             |
| SGP管用                 |         |     |             |
| 電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装 |         |     |             |
| 電気亜鉛メッキ仕上げ            |         |     |             |
| 厚肉ステンレス鋼管にも使用できます。    |         |     |             |