


品番：EA440BE-50

品名：50A 鋼管用ユーボルト

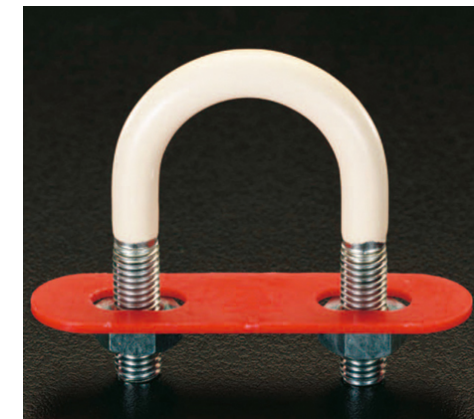

販売価格	525円(税抜)／ 578円(税込)		
カタログ価格	525円(税抜)／578円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2025/06/17 12:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1172ページ		



ガス管			
呼び径	外径	内径	厚さ
15A	21.2	15.5	2.9
20A	27.3	21.5	3.0
25A	33.4	27.5	3.0
32A	42.2	35.7	3.0
40A	50.8	43.8	3.0
50A	60.5	53.8	3.0
63A	76.2	67.0	4.0
80A	98.1	88.7	4.0
100A	127.0	115.2	4.0
150A	174.3	158.3	4.0

ガス管			
呼び径	外径	内径	厚さ
15A	21.2	15.5	2.9
20A	27.3	21.5	3.0
25A	33.4	27.5	3.0
32A	42.2	35.7	3.0
40A	50.8	43.8	3.0
50A	60.5	53.8	3.0
63A	76.2	67.0	4.0
80A	98.1	88.7	4.0
100A	127.0	115.2	4.0
150A	174.3	158.3	4.0

仕様

メーカー	アカギ	型番	A12114-0061
径称	50A	呼び径	2
適合管外径	60.5mm	ねじ径	M10
耐熱常温	100℃	材質	スチール
赤色のプレート部分材質	ポリプロピレン		
SGP管用			
電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装			
電気亜鉛メッキ仕上げ			
厚肉ステンレス鋼管にも使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.