

品番：EA440BU-30


品名：38mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)



販売価格	590円(税抜)／ 649円(税込)		
カタログ価格	590円(税抜)／649円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 20:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1168ページ		



仕様

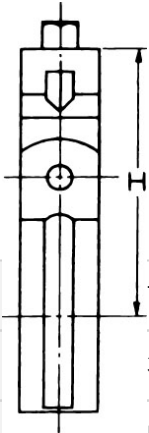

品番	EA440BU-30
品名	38mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)
メーカー	エスコ
型番	A10205-0209
適合管外径	38.0mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×25
材質	SUS304

品番	EA440BU-30
品名	38mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)
メーカー	エスコ
型番	A10205-0209
適合管外径	38.0mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×25
材質	SUS304

メーカー	アカギ	型番	A10205-0209
径称	30A	適合管外径	38.0mm
サイズ	H:71mm	締付ボルト(径×長さ)	M6×25
吊ボルト径	W3/8"	材質	SUS304
VP管用			
提灯式吊バンド			
吊タン付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.