

品番：EA440BU-40


品名：48mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)



販売価格	615円(税抜)／ 677円(税込)		
カタログ価格	615円(税抜)／677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2025/12/16 20:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1168ページ		



仕様

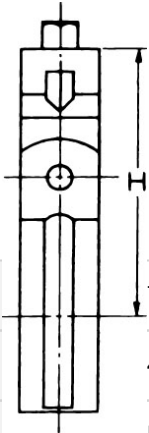

品番	EA440BU-40
品名	48mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)
メーカー	アカギ
径称	40A
サイズ	H: 76mm
吊ボルト径	W3/8"
材質	SUS304

適合管外径	48.0mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×25

メーカー	アカギ	型番	A10205-0213
径称	40A	適合管外径	48.0mm
サイズ	H: 76mm	締付ボルト(径×長さ)	M6×25
吊ボルト径	W3/8"	材質	SUS304
VP管用			
提灯式吊バンド			
吊タン付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.