


品番：EA440BW-50

品名：60.5mm 鋼管用吊りバンド(ステンス製)

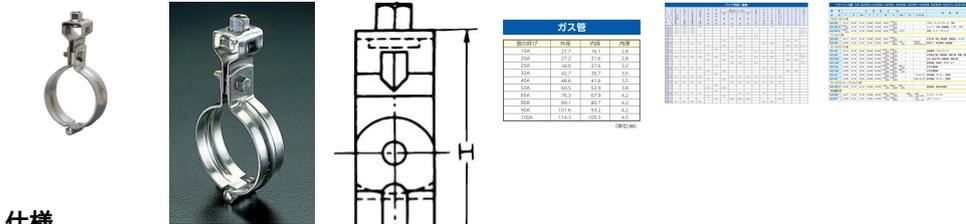

販売価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
カタログ価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/28 02:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1125ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10199-0074
径称	50	呼び径	2
適合管外径	60.5mm	サイズ	H:87mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×20	吊ボルト径	W3/8"
材質	SUS304		

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊りバンド

SGP管にご使用の場合は、電蝕防止処理対応(防蝕テープなど)を行って下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.