


品番：EA440BX-15

品名：15A 鋼管用防振吊バンド(ステンレス製)

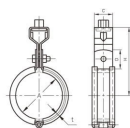

販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 19:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1125ページ		



ガス管			
呼び径	外径	内径	壁厚
15A	21.7	18.1	1.8
20A	27.3	23.6	1.8
25A	33.7	29.9	1.9
30A	40.7	36.7	2.0
40A	50.8	46.1	2.3
50A	63.5	58.4	2.5
60A	76.2	71.4	2.4
80A	95.0	89.1	2.9
100A	114.3	108.3	3.0

鋼管	
呼び径	外径
15	21.3
20	26.7
25	32.3
30	37.7
40	47.8
50	57.3
60	67.3
80	86.3
100	105.3

鋼管	
呼び径	外径
15	21.3
20	26.7
25	32.3
30	37.7
40	47.8
50	57.3
60	67.3
80	86.3
100	105.3

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10213-0018
用途	SGP管用の防振補助吊バンド	径称	15A
呼び径	1/2	適合管外径	21.7mm
サイズ	D:26mm	締付ボルト(径×長さ)	M6×25
吊ボルト径	W3/8"	材質	SUS304
SGP管用			
3mmゴム付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.