


品番：EA440BZ-63

品名：φ38xφ52mm 配管全ネジ固定金具(ハネ式)

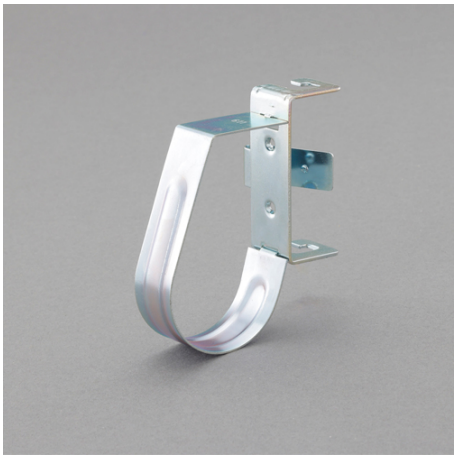

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 370円(税抜)／407円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 370円(税抜)／407円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/08/04 15:17現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



冷媒配管用の吊金具

仕様

|                                              |               |       |                    |
|----------------------------------------------|---------------|-------|--------------------|
| 用途                                           | ペア被覆銅管固定用     | 適合サイズ | φ38×φ52mm(2本組み合わせ) |
| 目安サイズ                                        | 19.05×28.58mm |       |                    |
| ナットサービスを使用しないため、工具を使わずワンタッチで取り付け取り外しができます。   |               |       |                    |
| 配管・配線ははずすことなく、そのままの状態で行ワンタッチで高低調整を行うことができます。 |               |       |                    |
| ユニクロメッキ仕上げ                                   |               |       |                    |
| 冷媒配管用の吊金具                                    |               |       |                    |
| 軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。                        |               |       |                    |

代替品

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | 品番<br>EA440BZ-73<br>コメント |
|--|--------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

