

品番：**EA440CE-15**


品名：15A 鋼管用立バンド(10個)



販売価格	770円 (税抜) / 847円(税込)		
カタログ価格	770円(税抜) / 847円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/13 12:31現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1126ページ		



仕様

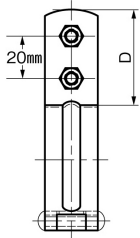

ガス管			
規格	外径	呼び径	寸法
15A	21.7	1/2	2.6
20A	27.3	3/4	3.0
25A	33.0	1	3.5
30A	38.7	1 1/4	4.0
40A	48.3	1 1/2	4.5
50A	60.3	2	5.0
60A	76.2	2 1/2	6.0
80A	101.6	3 1/2	7.5
100A	127.0	4 1/2	9.0

鋼管	
規格	寸法
15A	21.7
20A	27.3
25A	33.0
30A	38.7
40A	48.3
50A	60.3
60A	76.2
80A	101.6
100A	127.0

メーカー	アカギ	型番	A10323-0024
径称	15A	呼び径	1/2
適合管外径	21.7mm	サイズ	D:45mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×20	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)
入数	10個		
SGP管、VP管併用			
蝶番式立バンド			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.