


品番 : EA440CG-65

品名 : 76.3mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)



販売価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
カタログ価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 19:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1170ページ		

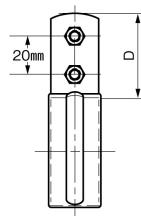

ガス管		
Φ63.5	外径	内径
15A	27.7	16.3
20A	32.0	21.3
25A	34.0	27.8
32A	39.0	34.0
40A	46.0	41.9
50A	56.0	51.9
65A	76.5	67.9
80A	93.0	84.4
100A	101.6	93.2
125A	114.3	105.2

メーカー	アカギ	型番	A10349-0088
径称	65A	呼び径	2・1/2
適合管外径	76.3mm	サイズ	D:45mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×20	材質	SUS304

蝶番式立バンド

ステンレス鋼管(厚肉管)用

SGP管使用の時は電気蝕防止の処理を行って下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.