


品番：EA440CH-25

品名：28.58mm ステンレス管用立バンド(5個)



販売価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 04:04現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	1127ページ		

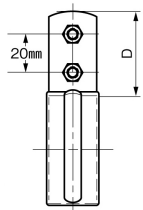

品番	EA440CH-25
メーカー	アカギ
用途	電気絶縁用の提灯式立バンド。
適合管外径	28.58mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×20
入数	5個

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10329-0032
用途	電気絶縁用の提灯式立バンド。 軟質塩ビコーティングタイプ	呼び径	1
適合管外径	28.58mm	サイズ	D:45mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×20	材質	バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング
入数	5個		

Suステンレス(モルコ)管用

提灯立バンド式

電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

軟質塩ビの性質上、常温80℃までの配管にご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.