


品番：EA440CJ-15

品名：15A 鋼管用防振立バンド



販売価格	930円(税抜) / 1,023円(税込)		
カタログ価格	930円(税抜) / 1,023円(税込)		
在庫数	最新在庫: 73 (2026/06/23 09:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1126ページ		

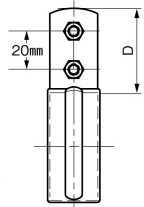

ガス管			
規格	外径	内径	壁厚
15A	21.7	18.1	1.8
20A	27.3	23.8	1.8
25A	33.7	30.2	1.8
30A	40.7	37.2	1.8
40A	50.8	47.3	1.8
50A	63.5	59.9	1.8
60A	76.2	72.6	1.8
80A	91.4	87.8	2.3
100A	114.3	111.4	2.3
125A	141.3	138.3	2.5

規格	
規格	外径
15A	21.7
20A	27.3
25A	33.7
30A	40.7
40A	50.8
50A	63.5
60A	76.2
80A	91.4
100A	114.3
125A	141.3

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10341-0018
用途	SGP管用の防振補助立バンド	径称	15A
呼び径	1/2	適合管外径	21.7mm
サイズ	D:45mm	締付ボルト(径×長さ)	M6×20
材質	スチール(電気亜鉛メッキ)		
SGP管用			
10mmゴム(CR)付き			
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.