


品番 : EA440DE-25

品名 : $\phi 25 \times 0.8 \times 910\text{mm}$ 磨ステンレス管(5本)

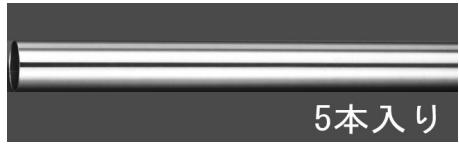

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,850円(税抜) / 6,435円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,850円(税抜) / 6,435円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/18 18:55現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 1398ページ 1454ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-----------------|----|--------|
| 材質 | ステンレス(SUS443J1) | 仕上 | #400研磨 |
| パイプ外径 | 25mm | 肉厚 | 0.8mm |
| 全長 | 910mm | 入数 | 5本 |
| 重量 | 440g | | |
| ハンガー用、手すり、ハンドル、タオル掛けなど、金具と組合せて様々な用途で使用できます。 | | | |
| オールステンレス製です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.