


品番 : EA440DV-35

品名 : 545x650x2mm アクリル板 (スモーク)

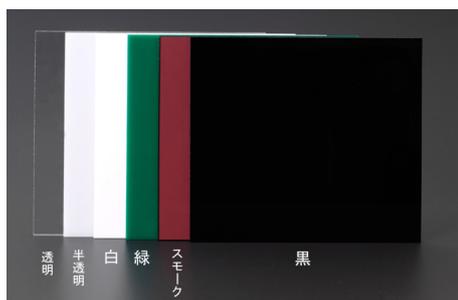

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,300円(税抜) / 4,730円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,300円(税抜) / 4,730円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/20 13:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1413ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-----------|---------|--|
| 標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。 | | | |
| サイズ | 545×650mm | 厚み | 2mm |
| 色 | スモーク | キャスト板仕様 | 溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.