


品番：EA440DW-64

品名：500x 500x5.0mm アクリル板 (グレースモーク)

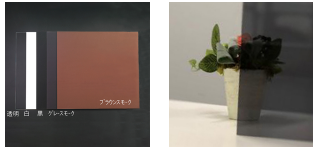

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,080円(税抜) / 5,588円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,080円(税抜) / 5,588円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/18 13:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1413ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |         |       |   |
|--|---------|-------|---|
| 色  | グレースモーク | サイズ   | 500×500mm                                   |
| 厚み   | 5mm     | 押出板仕様 | 溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。 |
| 艶有り  |         |       |   |
| 加工性の優れた熱可塑性プラスチックです。<br>簡単な工具や装置で、切断・穴あけ等の機械加工・成形加工・装置加工ができます。 |         |       |   |
| メタアクリル樹脂はプラスチックの中でも非常に優れた透明性や耐候性をもっています。                       |         |       |   |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.