


品番：EA441LA-30

品名：30x300mm MCナイロン丸棒

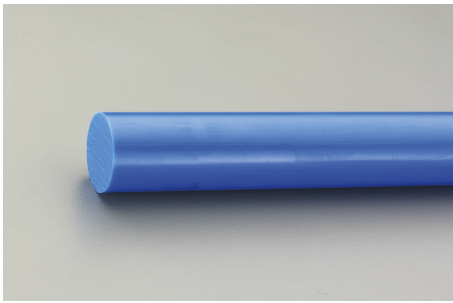

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,270円(税抜) / 4,697円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,270円(税抜) / 4,697円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/26 10:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|                          |                     |        |  |
|--------------------------|---------------------|--------|--|
| 材質                       | MCナイロン(MC901)       | 外径     | 30mm   |
| 全長                       | 300mm               | 公差     | 外径:+0.1~+1.0mm、<br>全長:+0.1~+15.0mm   |
| 重量                       | 0.24kg              | 色      | 青  |
| 連続使用温度                   | 高温:120℃、<br>低温:-40℃ | 耐薬品性   | 油:○、<br>酸:×、アルカリ:○~△、<br>有機溶剤:○  |
| 食品衛生法                    | 適合(1.5時間煮沸後)        | 耐スチーム性 | ×  |
| 非吸水性                     | △                   | 引張り強度  | 常温時:980kgf/cm <sup>2</sup> 、<br>高温連続使用温度時:400kgf/cm <sup>2</sup><br>(120℃) |
| 耐磨耗性<br>(W:すべり磨耗、A:引き磨耗) | 過酷な使用条件でW、Aとも優      | すべり特性  | 良  |
| 耐衝撃性                     | 良                   |        |  |

※  
○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。  
△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。  
×:使用できない。

代替品



品番 EA441NA-30  
コメント 30x500mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.