


品番：EA441NC-10D

品名：600x 600x10mm MCナイロン板

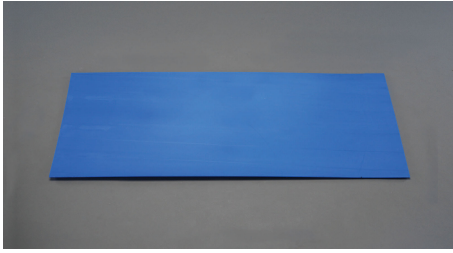

販売価格	29,100円(税抜) / 32,010円(税込)		
カタログ価格	29,100円(税抜) / 32,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 11:44現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1413ページ		



#### 仕様

材質	MCナイロン(MC901)	色	青
サイズ	600×600mm	厚み	10mm
重量	4200g	連続使用温度	高温:120℃、 低温:-40℃
耐薬品性	油:○、酸:×、 アルカリ:○~△、 有機溶剤:○	食品衛生法	適合(1.5時間煮沸後)
耐スチーム性	×	非吸水性	△
引張り強度	常温時:980kgf/cm <sup>2</sup> 、 高温連続使用温度時:400kgf/cm <sup>2</sup> (120℃)	耐磨耗性 (W:すべり磨耗、A:引か き磨耗)	過酷な使用条件でW、Aとも優
すべり特性	良	耐衝撃性	良

※  
○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。  
△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。  
×:使用できない。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

