


品番：EA441NC-5D

品名：600x 600x 5mm MCナイロン板

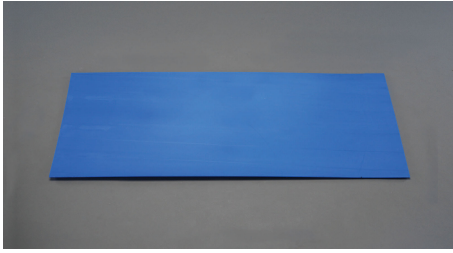

販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/03 14:45現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1413ページ		



仕様

材質	MCナイロン(MC901)	色	青
サイズ	600×600mm	厚み	5mm
重量	2100g	連続使用温度	高温:120℃、 低温:-40℃
耐薬品性	油:○、酸:×、 アルカリ:○~△、 有機溶剤:○	食品衛生法	適合(1.5時間煮沸後)
耐スチーム性	×	非吸水性	△
引張り強度	常温時:980kgf/cm ² 、 高温連続使用温度時:400kgf/cm ² (120℃)	耐磨耗性 (W:すべり磨耗、A:引か き磨耗)	過酷な使用条件でW、Aとも優
すべり特性	良	耐衝撃性	良

※

○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。

△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。

×:使用できない。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

