



品番：EA441NF-5B

品名：300x 300x 5mm [耐候性]MCナイロン板

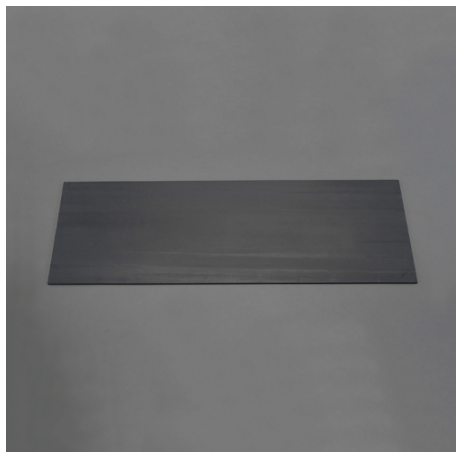

販売価格	6,880円(税抜) / 7,568円(税込)		
カタログ価格	6,880円(税抜) / 7,568円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/23 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1413ページ		

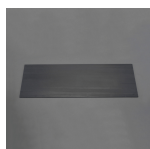

仕様

サイズ	300×300mm	厚み	5mm
色	黒	材質	MCナイロン(MC801)
連続使用温度	高温:120℃	耐薬品性	油:○、酸:×、 アルカリ:○~△、 有機溶剤:○
食品衛生法	適合(1.5時間煮沸後)	耐スチーム性	×
非吸水性	△	引張り強度	常温時:850kgf/cm ²
耐磨耗性 (W:すべり磨耗、A:引き磨耗)	過酷な使用条件でW、Aとも優	すべり特性	良
耐衝撃性	良	重量	520g

※
○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。
△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。
×:使用できない。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

