



品番：EA441NF-7B

品名：300x 300x 7mm [耐候性]MCナイロン板

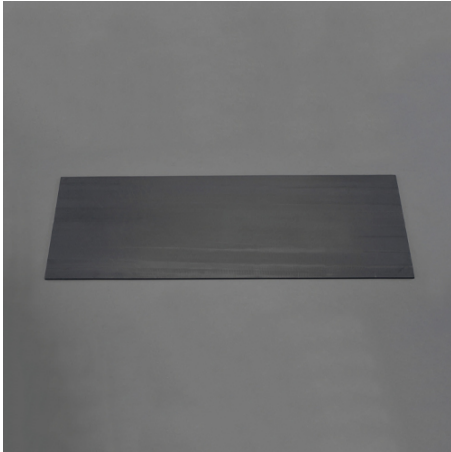

販売価格	8,820円(税抜) / 9,702円(税込)		
カタログ価格	8,820円(税抜) / 9,702円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1413ページ		

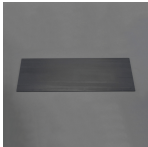

#### 仕様

サイズ	300×300mm	厚み	7mm
色	黒	材質	MCナイロン(MC801)
連続使用温度	高温:120℃	耐薬品性	油:○、酸:×、 アルカリ:○~△、 有機溶剤:○
食品衛生法	適合(1.5時間煮沸後)	耐スチーム性	×
非吸水性	△	引張り強度	常温時:850kgf/cm <sup>2</sup>
耐磨耗性 (W:すべり磨耗、A:引き磨耗)	過酷な使用条件でW、Aとも優	すべり特性	良
耐衝撃性	良	重量	720g

※  
○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。  
△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。  
×:使用できない。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

