


品番：EA455BA-10

品名：VP25 塩ビ管用エアーカットバルブ(耐候型)

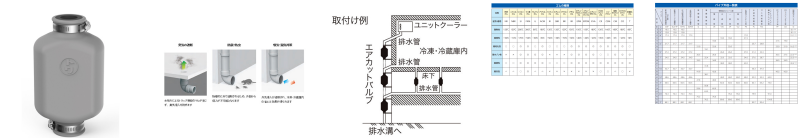

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,400円(税抜)／14,740円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 13,400円(税抜)／14,740円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/12/15 06:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0037ページ                      |      |   |



仕様

|                                              |                                                               |           |                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 用途                                           | ・空調機及びその他排水管<br>・業務用冷凍機及び冷凍ショーケースの排水管<br>・貯水槽のオーバーフロー管用乾式トラップ | 塩ビ管呼び径    | VP25               |
| 塩ビ管外径                                        | φ32mm                                                         | 本体配管挿入部内径 | φ48.6mm            |
| 高さ                                           | 215mm                                                         | 材質        | 本体:EPDM<br>弁体:天然ゴム |
| 屋外での使用が可能な耐候型                                |                                                               |           |                    |
| ●冷凍・冷蔵庫の外気侵入シャットアウト<br>気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮   |                                                               |           |                    |
| ●排水管からの悪臭をカット<br>害虫・小動物の侵入を防ぎ衛生環境を保ちます       |                                                               |           |                    |
| ●排水管の差し込むだけ<br>付属の締め付けバンドで固定するだけの簡単施工        |                                                               |           |                    |
| 「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管に直接接続！ |                                                               |           |                    |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

