


品番：EA455BB-40

品名：32A・40A エアーカットバルブ(耐候型)

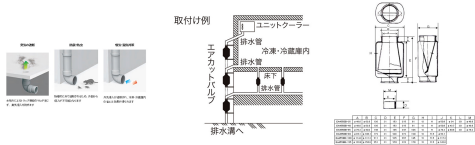

販売価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/23 19:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ		



仕様

用途	・空調機及びその他排水管 ・業務用冷凍機及び冷凍ショーケースの排水管 ・貯水槽のオーバーフロー管用乾式トラップ	鋼管呼び径	32A・40A
鋼管外径	φ42.7mm・φ48.6mm	本体配管挿入部内径	φ48.6mm
高さ	215mm	本体材質	外側:EPDM 内側:天然ゴム
バンド材質	ステンレス	ねじ材質	スチール
耐熱温度	約60℃		
耐候型の為、屋外での使用が可能			
●冷凍・冷蔵庫の外気侵入シャットアウト 気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮			
●排水管からの悪臭をカット 害虫・小動物の侵入を防ぎ衛生環境を保ちます			
●排水管の差し込むだけ 付属の締め付けバンドで固定するだけの簡単施工			

