


品番：EA455BB-65

品名：50A・65A エアーカットバルブ(耐候型)

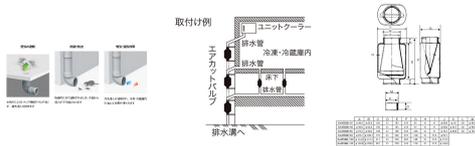

販売価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/23 19:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ		



仕様

用途	・空調機及びその他排水管 ・業務用冷凍機及び冷凍ショーケースの排水管 ・貯水槽のオーバーフロー管用乾式トラップ	鋼管呼び径	50A・65A
鋼管外径	φ 60.5mm・φ 76.3mm	本体配管挿入部内径	φ 76.3mm
高さ	247mm	本体材質	外側:EPDM 内側:天然ゴム
バンド材質	ステンレス	ねじ材質	スチール
耐熱温度	約60℃		

耐候型の為、屋外での使用が可能

●冷凍・冷蔵庫の外気侵入シャットアウト
気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮

●排水管からの悪臭をカット
害虫・小動物の侵入を防ぎ衛生環境を保ちます

●排水管の差し込みだけ
付属の締め付けバンドで固定するだけの簡単施工

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.