

品番：EA462BD-20

品名：R 2" 雌ねじカップリング(アルミ製)



販売価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
カタログ価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/07 19:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		




1. 配管にレバーカップリング用メスねじ型カプラーを取り付け、レバーを操作して簡単に脱着できます。



2. カプラーのレバーを操作して簡単に脱着できます。



3. 配管にレバーカップリング用メスねじ型カプラーを取り付け、レバーを操作して簡単に脱着できます。

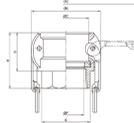

仕様

呼び径	50A(2")	材質	アルミダイカスト(ADC12)
使用圧力	-0.1~1.8MPa(常温水)	使用温度	-30~70℃
ねじサイズ	Rc2"	締め付けトルク	270Nm
重量	441g		

レバーカップリング用メスねじ型カプラー

配管及びホース端末金具の雄ねじ部に取り付けて使用するタイプです。

カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.