

品番：EA462BD-6

品名：R 3/4" 雌ねじカップリング(アルミ製)



販売価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
カタログ価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 23:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		




1. 配管にレバーを接続する際は、必ずレバーの溝に配管の雄ねじ部を正確に嵌め込んでください。



2. 締め付けトルクを適切に調整してください。締め付けトルクが不足すると、接続部が漏れの原因となります。



3. 使用後は、必ず配管からレバーを確実に取り外してください。

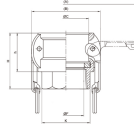

仕様

呼び径	20A(3/4")	材質	アルミダイカスト(ADC12)
使用圧力	-0.1~1.8MPa(常温水)	使用温度	-30~70℃
ねじサイズ	Rc3/4"	締め付けトルク	55Nm
重量	123g		

レバーカップリング用メスねじ型カプラー

配管及びホース端末金具の雄ねじ部に取り付けて使用するタイプです。

カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.