


品番：EA462BX-408

品名：25A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)

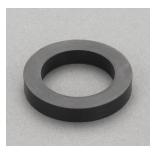

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,480円(税抜) / 2,728円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,480円(税抜) / 2,728円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/04/08 06:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1067ページ                      |      |   |



#### 仕様

|     |         |      |          |
|-----|---------|------|----------|
| 呼び径 | 25A(1") | 材質   | フッ素ゴム    |
| 内径  | 27mm    | 外径   | 40mm     |
| 厚み  | 6.4mm   | 使用温度 | -20~180℃ |

多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。

黒色のガスケットの識別のため外側面にピンク色の点があります。

EA462BD, EA462BE, EA462BF, EA462BH,  
EA462BP, EA462BR, EA462BS, EA462BVシリーズ用

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.