


品番：EA462BY-6

品名：15A・20A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

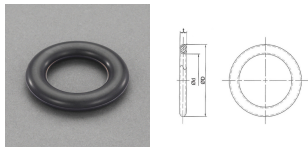

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,850円(税抜) / 6,435円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,850円(税抜) / 6,435円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/06/12 23:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1067ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----|---------------------|------|------------|
| 呼び径 | 15A(1/2")・20A(3/4") | 材質 | フッ素樹脂(PFA) |
| 内径 | 18mm | 外径 | 35mm |
| 厚み | 5.4mm | 使用温度 | -20~180℃ |

Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。

ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。

温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。

スチームのラインでの使用に優れています。

表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。

EA462BD, EA462BE, EA462BF, EA462BH,
EA462BP, EA462BR, EA462BS, EA462BVシリーズ用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.