


品番：EA462DW-20

品名：2" カップリング用パッキン(NBR製)

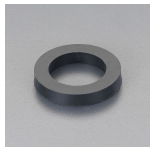

販売価格	310円(税抜) / 341円(税込)		
カタログ価格	310円(税抜) / 341円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2026/06/17 22:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1068ページ		




仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合サイズ	2"
内径	51mm	外径	66mm
厚み	6.5mm	材質	ニトリルゴム(NBR)
適合品番	EA462DK-20、EA462DL-20 EA462DM-20、EA462DN-20		

雌ねじ・雄ねじ・ホース用カップリングのカップリング、ダストキャップ用

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

代替品

	<p>品番 EA462DX-20</p> <p>コメント 材質:テフロン</p>
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

