

品番：EA463CT-218


品名：209-217mm T-BOLT クランプ(301ステンス製)



販売価格	1,950円(税抜)／2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜)／2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/18 18:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1112ページ		



品番	EA463CT-218
品名	209-217mm T-BOLT クランプ(301ステンス製)
材質	SUS301
バンド幅	19mm
六角ナット対辺	11mm
バンド厚	0.6mm
締付けトルク	6.78N・m
適合直径	209~217mm
ナットはゆるみ止め付	

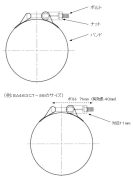

仕様

バンド幅	19mm	適合直径	209～217mm
材質	バンド:SUS301、ボルト:スチール	バンド厚	0.6mm
六角ナット対辺	11mm	締付けトルク	6.78N・m
ホースダクトやチューブの接続に最適なクランプです。			
ナットはゆるみ止め付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.