


品番：EA464AC-6

品名：3/4" スチームトラップ

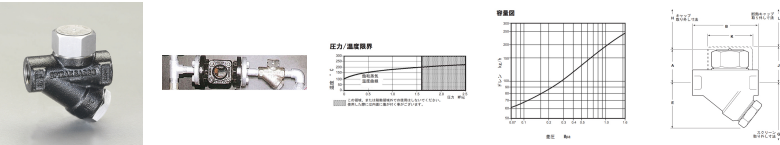

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 26,000円(税抜)／ 28,600円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 26,000円(税抜)／28,600円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/06 23:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1116ページ                      |      |   |



カタログ訂正

24/10/11 ●最高使用温度:(誤)255℃→(正)300℃(No.55,56 1254)

仕様

|        |             |        |               |
|--------|-------------|--------|---------------|
| メーカー   | スパイラックス・サーコ | 型番     | TD16-20A      |
| 口径     | 20A         | ねじサイズ  | Rc3/4"        |
| 最高使用圧力 | 1.6MPa      | 最高使用温度 | 300℃(1.6MPa時) |
| 重量     | 0.95kg      | 材質     | ステンレス鋼        |
| 接続仕様   | ねじ込み        |        |               |

確実なシャットオフによる確実なドレン排出

蒸気温度に非常に近い温度でドレンを排出し、プラントの効率を最大化

可動部品のディスクにより配管から外す必要がなくメンテナンスが最小限、信頼性の高い動作が保証

コンパクトで軽量、設置コストを削減

硬質ディスクとシートで長寿命

一つのトラップで幅広い動作圧力に対応するため、トラップの選択や交換が簡単

熱力学式トラップは高圧・加熱蒸気で使用でき、ウォーターハンマーや振動の影響を受けません。

