


品番 : EA469BD-1

品名 : Rc 3/4" x Rc 1/2" 異径エルボ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 625円(税抜) / 688円(税込) | | |
| カタログ価格 | 625円(税抜) / 688円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/07/04 23:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1053ページ | | |

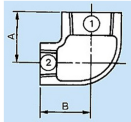

仕様

| | | | |
|--|--|-------|---------------|
| メーカー | プロテリアル(旧日立金属) | 適用流体 | 空気、ガス、油、水 |
| 最高使用圧力 | 300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa | 材質 | 黒心可鍛鉄製 |
| 呼び径 | 20A×15A | ねじサイズ | Rc3/4"×Rc1/2" |
| 中心から端面距離 | 29mm・30mm | 入数 | 1個 |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301) | | | |
| 径違いエルボ | | | |
| 適用管種 ・配管用炭素鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) | | | |
| ※蒸気には黒継手を推奨します | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.