


品番 : EA469BD-4

品名 : Rc1·1/4" x Rc 3/4" 異径エルボ

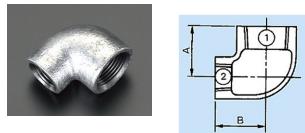

販売価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
カタログ価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 23:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1094ページ		



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水
最高使用圧力	300°C以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120°C以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鉄製
呼び径	32A×20A	ねじサイズ	Rc1·1/4"×Rc3/4"
中心から端面距離	38mm・40mm	入数	1個

ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301)

径違いエルボ

適用管種

- ・配管用炭素鋼钢管 (JIS G 3452)
- ・水配管用亜鉛めっき钢管 (JIS G 3442)

※蒸気には黒継手を推奨します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.