


品番 : EA469BD-5

品名 : Rc1・1/4"x Rc 1" 異径エルボ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,080円(税抜) / 2,288円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,080円(税抜) / 2,288円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/07/04 23:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1053ページ                      |      |   |

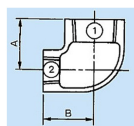

#### 仕様

|                                                           |                                            |       |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|
| メーカー                                                      | プロテリアル(旧日立金属)                              | 適用流体  | 空気、ガス、油、水     |
| 最高使用圧力                                                    | 300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa<br>120℃以下の静流水:2.5MPa | 材質    | 黒心可鍛鉄製        |
| 呼び径                                                       | 32A×25A                                    | ねじサイズ | Rc1・1/4"×Rc1" |
| 中心から端面距離                                                  | 40mm・42mm                                  | 入数    | 1個            |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301)                                  |                                            |       |               |
| 径違いエルボ                                                    |                                            |       |               |
| 適用管種<br>・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)<br>・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) |                                            |       |               |
| ※蒸気には黒継手を推奨します                                            |                                            |       |               |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.