


品番 : EA469BH-20

品名 : R 2" x R 2" ニップル(1個)

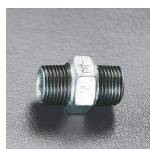

販売価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/24 03:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1053ページ		



#### 仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水
最高使用圧力	300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鉄製
呼び径	50A	ねじサイズ	R2"
全長	66mm	八角二面幅	63mm
入数	1個		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301)			
※ニップルの内部形状についてはストレートまたはめすみ形状となります			
※蒸気には黒継手を推奨します			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.