


品番 : EA469BH-2A

品名 : R 1/4" x R 1/4" ニップル(1個)

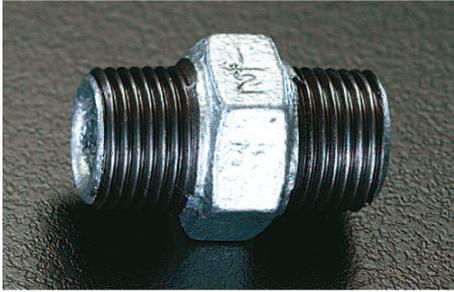

販売価格	435円(税抜) / 479円(税込)		
カタログ価格	435円(税抜) / 479円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2025/07/31 21:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1095ページ		



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力	300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄製
呼び径	8A	ねじサイズ	R1/4"
全長	34mm	六角二面幅	17mm
入数	1個		
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)			
※ニップルの内部形状についてはストレートまたはめすみ形状となります			
※蒸気には黒継手を推奨します			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.