


品番：EA469EJ-12

品名：Rc1・1/4"x300mm フレキチューブ (SUSユニオン/カシメ)

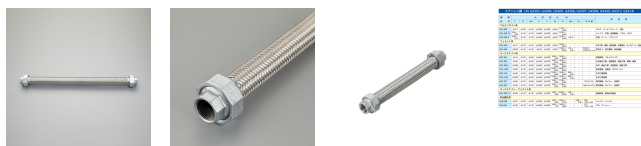

販売価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 06:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1054ページ		



#### 仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1100S-32A
呼称	32A	ねじサイズ	Rc 1-1/4"
対辺	69mm	全長	300mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る	使用温度	-40~200℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ユニオン::SCS13(SUS304) ブレード:SUS304 プレスリング:SUS304 MK金具:SUS304 ガスケット:PTFE

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和  
※ねじれは吸収できません。

振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.