


品番：EA469EM-102

品名：R 1・1/4"x600mm フレキチューブ (鉄ニップル/溶接)

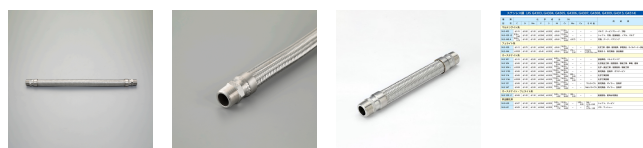

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,990円(税抜) / 10,989円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,990円(税抜) / 10,989円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/12 10:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1055ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------|-------|--|
| メーカー | 南国フレキ工業 | 型番 | NK-1500-32A |
| 呼称 | 32A | ねじサイズ | R 1-1/4" |
| 対辺 | 46mm | 全長 | 600mm |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気 | 使用温度 | -10~200℃ |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 ブレード止めリング:SUS304 オスニップル:炭素綱(FCMB) |

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ねじれは吸収できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.