


品番 : EA469EN-116

品名 : Rc 3/4" x R 3/4" x 700mm フレキチューブ (SUS/溶接)

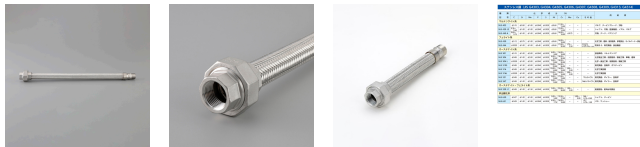

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,170円(税抜) / 10,087円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,170円(税抜) / 10,087円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/03 02:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|      |                                     |       |   |
|------|-------------------------------------|-------|---|
| メーカー | 南国フレキ工業                             | 型番    | NK-1900/SUS304-20A  |
| 呼称   | 20A                                 | ねじサイズ | Rc 3/4" x R 3/4"  |
| 対辺   | 49mm                                | 全長    | 700mm   |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気・薬品<br>※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。 | 使用温度  | -40~450°C   |
| 使用圧力 | 1.0MPa                              | 材質    | チューブ: SUS304<br>メスユニオン: ステンレス鋼 (SUS304)<br>ブレード: SUS304<br>ユニオンカラー: SUS304<br>ガスケット: PTFE<br>ブレードリング止め: SUS304<br>オスニップル: ステンレス鋼 (SUS304) |

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けした構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応  
※ねじれは吸収できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

