


品番：EA469EN-33

品名：Rc 3/8"x R 3/8"x400mm フレキチューブ (SUS/溶接)

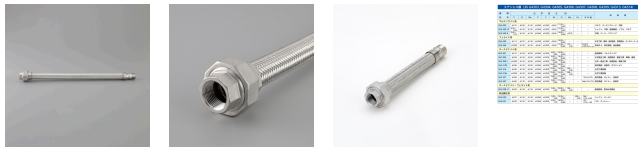

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,220円(税抜) / 5,742円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,220円(税抜) / 5,742円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/22 02:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------------------------------|-------|--|
| メーカー | 南国フレキ工業 | 型番 | NK-1900/SUS304-10A |
| 呼称 | 10A | ねじサイズ | Rc 3/8"×R 3/8" |
| 対辺 | 37mm | 全長 | 400mm |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。 | 使用温度 | -40~450℃ |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | チューブ:SUS304 メスユニオン:ステンレス鋼(SUS304) ブレード:SUS304 ユニオンカラー:SUS304 ガスケット:PTFE ブレードリング止め:SUS304 オスニップル:ステンレス鋼(SUS304) |

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けした構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ねじれは吸収できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

