


品番 : EA469EP-93

品名 : R 3/8" x Rc 3/8" x 600mm フレキチューブ (鉄/溶接)

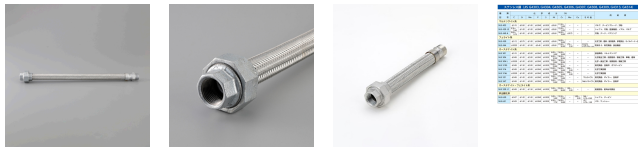

販売価格	3,940円(税抜) / 4,334円(税込)		
カタログ価格	3,940円(税抜) / 4,334円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 02:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1900-10A
呼称	10A	ねじサイズ	R 3/8" x Rc 3/8"
対辺	37mm	全長	600mm
適用流体	水・油・空気・蒸気	使用温度	-10~200℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 メスユニオン:炭素鋼(FCMB) ブレード:SUS304 ユニオンカラー:SUS304 ガスケット:T/#1995 ブレードリング止め:SUS304 オスニップル:炭素鋼(SS400 or FCMB)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けした構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応

※ねじれは吸収できません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

