


品番 : EA469ES-13

品名 : R 3/8" x400mm フレキチューブ (SUSニツフル/カシメ)

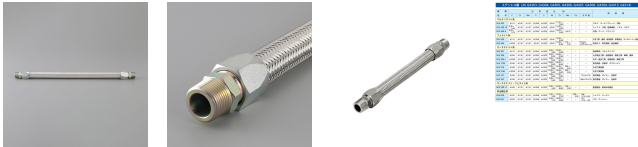

販売価格	6,510円(税抜) / 7,161円(税込)		
カタログ価格	6,510円(税抜) / 7,161円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-3400MM/SUS304-10A
呼称	10A	ねじサイズ	R 3/8"
対辺	19mm	全長	400mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。	使用温度	-40~450℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 ベースブロック:SUS304 プレスリング:SUS304 袋ナット:SUS304 オスアダプター:SUS304

チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けした構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応  
※ねじれは吸収できません。

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

振動による溶接部の割れが無いいため振動用に向いています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.