


品番：EA469ET-20

品名：2" x300mm フレキチューブ(鉄フランジ)

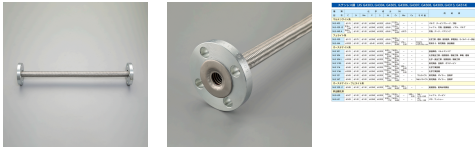

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,600円(税抜) / 8,360円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,600円(税抜) / 8,360円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/08 18:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|          |   |          |                                     |
|----------|---|----------|-------------------------------------|
| メーカー     | 南国フレキ工業   | 型番       | NK-3100-SS-50A                      |
| 用途       | 配管誤差調整・変位吸収<br>※ねじれは吸収できません。                              | 呼び径(A呼称) | 50                                  |
| 呼び径(B呼称) | 2"  | 外径       | 155mm                               |
| 全長       | 300mm   | クラス      | 10K                                 |
| 規格       | JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ                                | 適用流体     | 水・油・空気・薬品・蒸気<br>※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。 |
| 使用温度     | -10~300℃  | 最高圧力     | 1.0MPa                              |
| 材質       | チューブ:SUS304<br>ブレード:SUS304<br>カラー:SUS304<br>ルーズフランジ:SS400 |          |                                     |

専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.