
 
 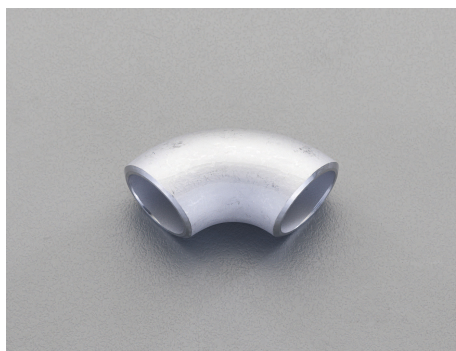


品番 : EA469FA-6A

品名 : 3/4" 溶接 90° エルボ(ステンレス製)



販売価格	1,030円(税抜) / 1,133円(税込)		
カタログ価格	1,030円(税抜) / 1,133円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/16 13:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1101ページ		



#### 仕様

呼び径	20A(3/4)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	27.2mm	内径	23.0mm
厚さ	2.1mm	中心から端面距離	38.1mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約90g
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313)			
90°エルボ(ロング)			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.