
 
 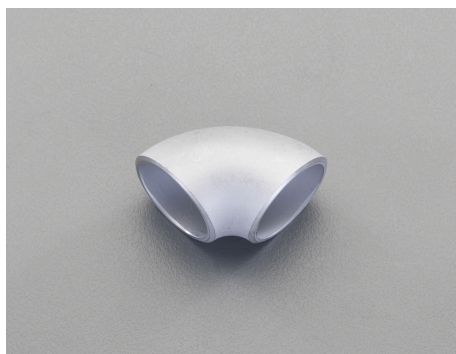


品番 : EA469FB-24A

品名 : 2・1/2" 溶接 90° ショートエルボ(ステンレス製)



販売価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
カタログ価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/30 13:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1057ページ		



#### 仕様

呼び径	65A(2・1/2)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	76.3mm	内径	70.3mm
厚さ	3.0mm	中心から端面距離	63.5mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約590g
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313)			
90°エルボ(ショート)			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.