 



品番 : EA469FC-20A

品名 : 2" 溶接 45° エルボ(ステンレス製)



販売価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
カタログ価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 22:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1057ページ		

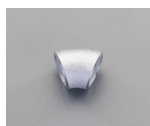

#### 仕様

呼び径	50A(2)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	60.5mm	内径	54.9mm
厚さ	2.8mm	中心から端面距離	31.6mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約290g
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313)			
45°ロングエルボ			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.